


バスバー、穴なし



バスバー、穴あり

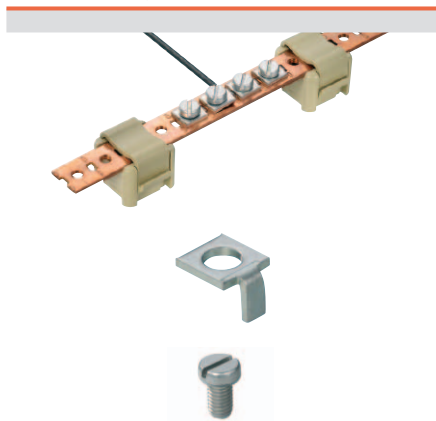

SSch

型式	素材	断面	長さ	電流容量	梱包	品番
SSch 10 x 3	銅、スズメッキ	10 x 3 mm	1 m	140 A	1	0348900000
SSch 10 x 3	スチール、亜鉛メッキ	10 x 3 mm	1 m		1	0438000000
SSch 10 x 3	真ちゅう、ブランク	10 x 3 mm	1 m	100 A	1	0259800000
SSch 6 x 6	銅、スズメッキ	6 x 6 mm	1 m	140 A	1	0571300000
SSch 6 x 6	真ちゅう、ブランク	6 x 6 mm	1 m	100 A	1	0571200000
SSch 15 x 6	銅、スズメッキ	15 x 6 mm	1 m	265 A	1	0357400000

NSch / ESch

型式	素材	断面	長さ	電流容量	梱包	品番
NSch 15 x 2	銅、ブランク	15 x 2 mm	1 m	80 A	1	0280200000
ESch 12 x 2	スチール、亜鉛メッキ	12 x 2 mm	1 m		1	0280300000

押さえ片	梱包	品番
DKSUE	100	0280100000
クランプ ネジ	梱包	品番
BFSC M5 x 8	100	0296700000

接続データ NSch / ESch

ネジ留め単線	0.5 ... 2.5 mm ²
被覆剥ぎ長	9 mm
ケーブル ラグ接続	最大 16 mm ²
接続あたりの最大電流	27 A