

MC防音重量戸車

重量戸車

MC防音重量戸車

溝R車型

ステンレス枠

50mm 60mm 75mm 90mm 100mm



溝R車は…丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズです。


●440Cベアリングへの組替が可能です。(P236参照)
MC801(黒色)も別注品として製作可能です。

特長

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。金属製車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途

門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

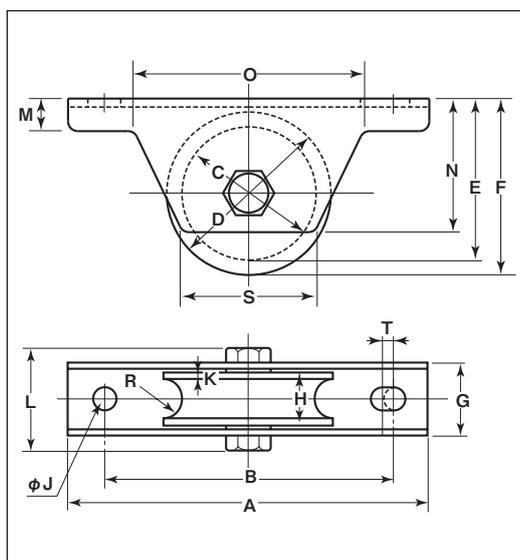

※枠、軸の材質はSUS304です。
※車輪の溝のRは別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP241をご覧ください。

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	R ^(R)	S	T	板厚	ベアリング	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
JMS-0501	50mm	110	88	38	50	48	54	26	18	10	2	41	10	41	70	7	40	5	SUS304 t2.5	#608ZZ	210g	100kg	4,750	2	30
JMS-0601	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	10	3	47	11	51	82	7	46	5	SUS304 t3	#6200ZZ	355g	150kg	6,800	2	30
JMS-0751	75mm	150	128	59	75	72	80	33	25	10	3.5	54	12	61	92	9	62	5	SUS304 t3	#6202ZZ	530g	200kg	9,150	2	20
JMS-0901	90mm	180	146	70	90	90	100	38	27	14	2.5	60	14	76	114	11	75	6	SUS304 t4	#6203ZZ	910g	300kg	16,800	2	10
JMS-1001	100mm	220	176	80	100	100	110	42	30	14	2	67	16	85	140	13	84	6	SUS304 t4	#6204ZZ	1315g	400kg	23,100	2	10


ベアリングのサイズはP236参照、ボルト・ナットのサイズはP237参照。

車のみ

(ボルト・ナット付)



●C寸法はベアリング押えの内径です。

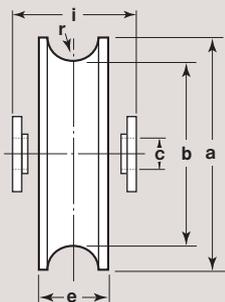

商品コード	サイズ	a(φ)	b(φ)	c(φ)	e	r ^(R)	i	重量	希望小売価格 (1ヶ当り)
JMP-0501	50mm	50	38	8	18	7	21	35g	3,950
JMP-0601	60mm	60	48	10	20	7	22	70g	5,800
JMP-0751	75mm	75	59	12	25	9	27	120g	7,850
JMP-0901	90mm	90	70	12	27	11	30	185g	13,800
JMP-1001	100mm	100	80	16	30	13	34	265g	18,000

ユニバーサル
クローザ
後付用自動扉

特殊門扉用
戸車

重量戸車

キャスター
戸車

Hブリー

サツ
取替戸車

公団・公社用
戸車

ガイド
ローラー

ステン
ス戸車

CRローラー

パテント車

底車

鉄戸車

ローラー
戸車

真鍮戸車

樹脂戸車

リス
テン
レール用
戸車

フラッター
戸車

調整戸車

横調整戸車

どあーびタ