
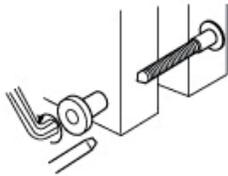



JCN

11033992500

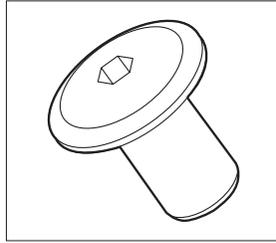

特徴 材質はダイキャストでブロンズメッキ。ジョイントコネクターボルトAタイプ(JCB-A)との組み合わせにより両方向からの締付けができます。

用途 システム家具の組み立てやユニット家具などに使用するキャップナットです。

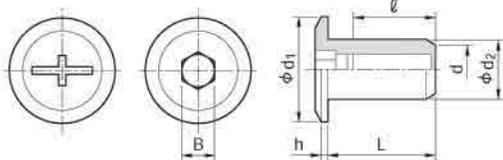

単位: mm

	L	l	h	φd1	φd2
6X12	12	8.0	2.0	17.0	9.0

下穴径	9.2~9.4
ピッチ	1
レンチ	5
ドライバー	2

※寸法には多少の交差があります。



JANコード	サイズ	注文単位(ロット)	入数
4979874323026	(6ヶ) 6X12	5	2
4979874418586	6X12	150	1
4979874323033	(7ヶ) 6X12	5	2
4979874418593	6X12	150	1

カタログコード H C C C



e-サート (304)

04070005500

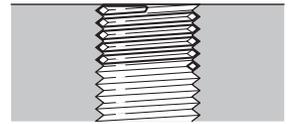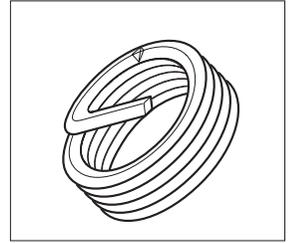

特徴 ステンレス製でコイル状になっています。ワークの下穴(タップ穴)に挿入することによって、めねじを補強し耐久性が増します。取付け(挿入、抜取り、先端部タングの折取りとも)には専用の工具が必要です。(ツガミ製)

用途 軽金属、鋳鉄、プラスチック材料などでタップ立てしたままでは高い締付け力を得られない場合の補強に、又ねじが利かなくなった場合の補修に使います。

在庫一覧表

L/D	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
1.0D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.5D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.5D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

カタログコード F A Q O



商品コード

0055000