



ステン ワイヤグリップ

12172320701

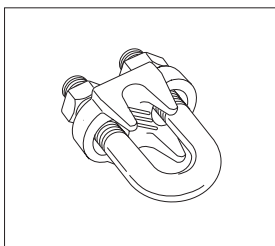

特徴 材質はステンレス (SUS304) で錆びにくい。サイズはリボルトの太さです。

用途 ロープの端末処理をしたい時、複数個を連続させて使用。サツマ加工、ロック加工の代わりに用いる。ただし吊り上げ用、玉掛け用ロープに使用するのは大変危険。

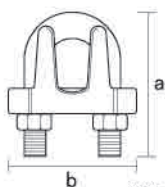

単位: mm

サイズ	呼び径	a	b
3	M3	25	16.5
5	M5	29.2	23
6	M6	31.3	26.3
8	M8	41	33.7
10	M10	52.2	43


※寸法には多少の公差がございます。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874051875	3MM	5	1
4979874051899	5MM	5	1
4979874003409	6MM	5	1
4979874003416	8MM	5	1
4979874051929	10MM	3	1

カタログコード **H|B|V|D**


グリップル

12172511700

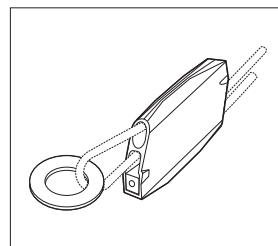

特徴 材質は亜鉛合金。屋内での使用は再使用可能。

用途 ワイヤーのロック止めとして使用。

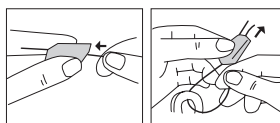

矢印の方向にワイヤーを取り付けたい物に通差し込み引っ張ります。し、もう一方の穴に戻し、輪をつくります。

サイズ	使用ワイヤー	安全荷重
2	2.0mm	35kg
3	2.5~4.0mm	70kg

注意事項

※ワイヤーの安全荷重をご確認ください。

※使用されるワイヤーの種類により安全荷重が変わります。

※急激な荷重をかけたときに破損する恐れがあります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874056573	2	5	1
4979874056580	3	5	1

カタログコード **H|B|A|J**