


# ゴム・コルク


## アオリゴム

16033308723

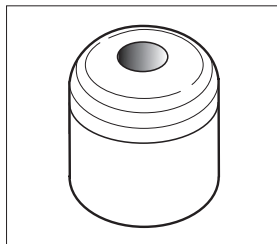

**特徴** 材質はスチレン・ブタジエンゴム (SBR)。弾性・強度特性・耐摩耗性に優れる。

**用途** トラック荷台アオリ受、脚ゴム

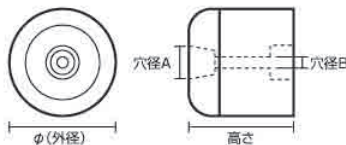


	外径×高さ	穴径A×B
K-14	50×26mm	15×5mm
K-15	30×20mm	10×3mm
K-17	48×50mm	13×5mm
K-114	50×70mm	15×6mm

\*高さ・穴径・穴径ロットにより、サイズが異なる場合があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 ( ロット )	入数
4979874025227	K-14	4	1
4979874025234	K-15	4	1
4979874025241	K-17	4	1
4979874025272	K-114	4	1


## アオリゴム

16033308722

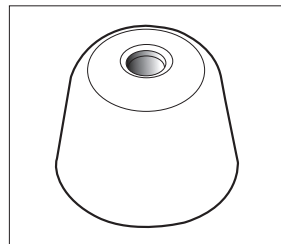

**特徴** 材質はスチレン・ブタジエンゴム (SBR)。弾性・強度特性・耐摩耗性に優れる。

 **用途** トラック荷台アオリ受、脚ゴム



\*高さ・穴径・穴径ロットにより、サイズが異なる場合があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 ( ロット )	入数
4979874025258	K-23	4	1



カタログコード **H B Q A**



カタログコード **H B Q C**