


## 小型サイトグラス (透視式)

### GMS (材質=鋳鉄)

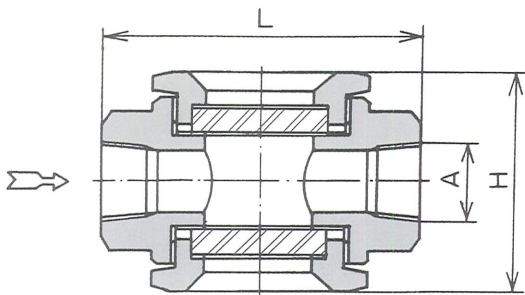

#### サイズ表

呼径A(B)	L	H(約)
8( $\frac{1}{4}$ )	65	47
10( $\frac{3}{8}$ )	65	47
15( $\frac{1}{2}$ )	75	50
20( $\frac{3}{4}$ )	90	57
25(1)	90	62
32(1 $\frac{1}{4}$ )	120	78
40(1 $\frac{1}{2}$ )	120	86
50(2)	140	102

#### 材質

型式	本体
GMS	FC200 (鋳鉄)

#### 標準仕様

接続	ねじ込みRc(PT)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	110℃(NBR)
使用ガラス	強化ガラス

※ガラスは、消耗品です。  
定期的な点検の上、お取り替えください。





#### 特別仕様

※標準品以外にも、ボール式(型式=GBMS)のものも製作いたします。但し、最高使用温度は、85℃です。

## 砲金製サイトグラス

### GMBCS (透視式)

### GBMBCS (ボール式) (材質=青銅鋳物)

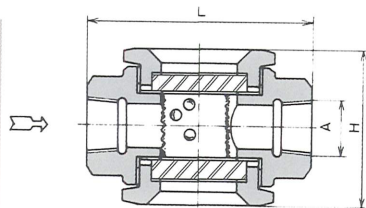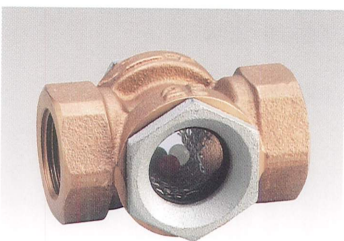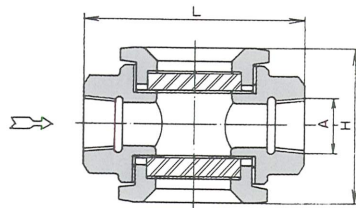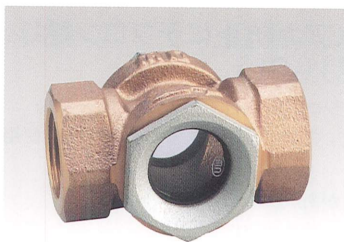

#### サイズ表

呼径A(B)	L	H(約)
8( $\frac{1}{4}$ )	65	47
10( $\frac{3}{8}$ )	65	47
15( $\frac{1}{2}$ )	75	50
20( $\frac{3}{4}$ )	90	57
25(1)	90	62
32(1 $\frac{1}{4}$ )	120	78
40(1 $\frac{1}{2}$ )	120	86
50(2)	140	102

#### 本体材質

CAC406(青銅鋳物)

#### 標準仕様

接続	ねじ込みRc(PT)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	GMBCS…110℃ GBMBCS…85℃
使用ガラス	強化ガラス

※ガラスは、消耗品です。  
定期的な点検の上、お取り替えください。