


Tナット・ロング




Tナット・ロング穴無し材

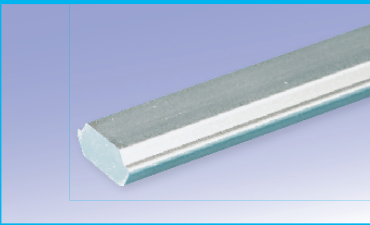


型番	タップ数
NT <input type="text"/> - N <input type="text"/>	<input type="text"/>
タップ数 02~20まで M4 M5 M6	
価格	¥160/N02
タップの数が1つ増す毎に¥40アップ	
仕様	
材質	A6063S
表面処理	白アルマイト

型番	切断長さ(mm)
NTL - <input type="text"/>	<input type="text"/>
最小単位 0.1	
最大切断寸法	3000.0
最小切断寸法	10.0
価格	¥240/m
切断費	¥80
仕様	
材質	A6063S
表面処理	白アルマイト
質量	180g/m

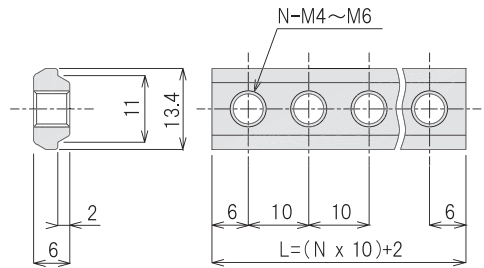

■Tナット・ロング

■切断面のアルマイト処理はありません。

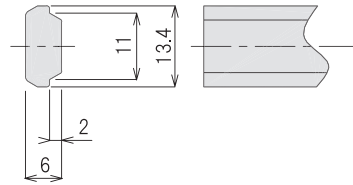


■Tナット・ロング穴無し材

■穴加工はありません。

■切断面のアルマイト処理はありません。

40 series

ロックシステム

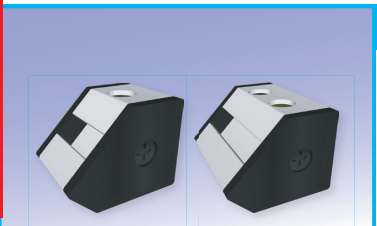

型番	長さ(mm)
PB24-L <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> <input type="text"/>	
価格	PB24-L25 ¥360
	PB24-L40 ¥440
仕様	
質量	L25 27.8g/L40 47.8g
付属品	
PB24-L25 40シリーズの溝に取付けます ※単独でのご使用は回転しますのでお控え下さい	
E25P-L, R	エンドキャップ ×各1
NF40-M4	Fナット40 ×1
NS40A	サポートクリップ40 ×1
M4x25	CSボルト SUS ×1
PB24-L40 40シリーズの溝に取付けます ※溝に平行に取付けます	
E25P-L, R	エンドキャップ ×各1
NF40-M4	Fナット40 ×2
NS40A	サポートクリップ40 ×2
M4x25	CSボルト SUS ×2

アングルブロック

25シリーズフレームと組合わせて補強ステーに

