
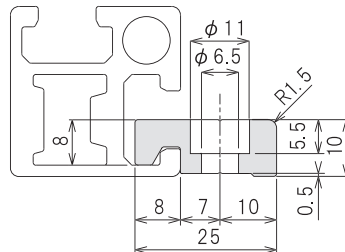
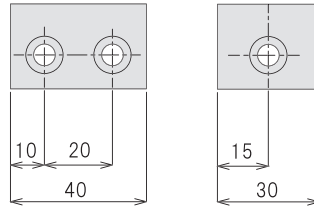


## サイドロック30

交差するフレーム同士を結合します

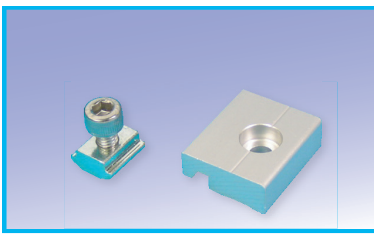

型番 長さ(mm)

SL30-L

H 単体  
B 取付けボルトセット

30  
40

記入上の注意  
P169


価格 SL3H-L30 ¥160 L40 ¥200  
SL3B-L30 ¥250 L40 ¥370

仕様  
材質 A6063S-T5  
表面処理 白アルマイト  
質量 SL3H-L30-15g/L40-19g  
SL3B-L30-22g/L40-33g

付属品(SL3B)  
M6x12 CSボルト SUS ×穴数分  
NF40-M6 Fナット40 ×穴数分



40 series

ロックシステム

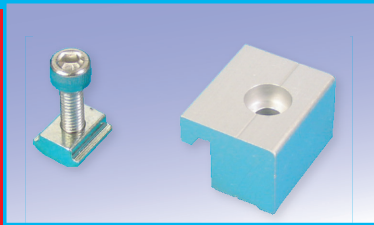

## サイドロック40

交差するフレーム同士を結合します

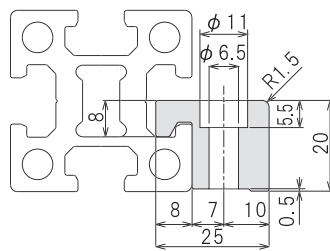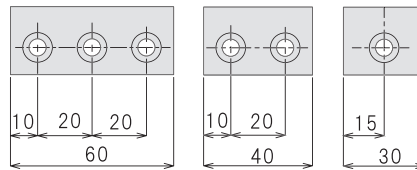

型番 長さ(mm)

SL40-L

H 単体  
B 取付けボルトセット

30 40  
60

記入上の注意 P169

価格 SL4H-L30 ¥230/L40 ¥310  
L60 ¥390  
SL4B-L30 ¥280/L40 ¥410  
L60 ¥540

仕様  
材質 A6063S-T5  
表面処理 白アルマイト  
質量 SL4H-L30 28g/L40 36g/L60 54g  
SL4B-L30 37g/L40 53g/L60 80g

付属品(SL4B)  
M6x22 CSボルト SUS ×穴数分  
NF40-M6 Fナット40 ×穴数分

## サイドロック30・ロング

型番 切断長さ(mm)

SL30-

最小単位 0.1

最大切断寸法 3000.0

最小切断寸法 10.0

価格 ¥710/m  
切断費 ¥80

仕様  
材質 A6063S-T5  
表面処理 白アルマイト  
質量 0.577kg/m

## サイドロック40・ロング

型番 切断長さ(mm)

SL40-

最小単位 0.1

最大切断寸法 3000.0

最小切断寸法 10.0

価格 ¥1,220/m  
切断費 ¥80

仕様  
材質 A6063S-T5  
表面処理 白アルマイト  
質量 1.036kg/m

■穴加工はありません。  
■切断面のアルマイト処理はありません。