

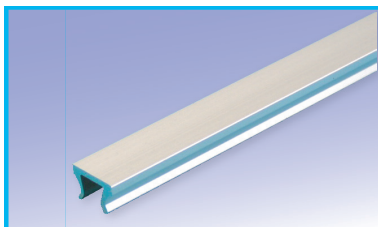


## アルミ溝カバー

T溝をスッキリ塞ぎます

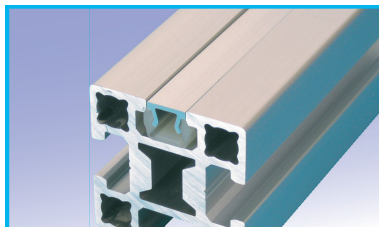


|       |                      |
|-------|----------------------|
| 型番    | 切断長さ(mm)             |
| CV1F- | <input type="text"/> |
|       | 最小単位 0.1             |
|       | 最大切断寸法 3000.0        |
|       | 最小切断寸法 10.0          |
| 価格    | ¥210/m               |
| 切断費   | ¥60                  |
| 仕様    |                      |
| 材質    | A6063S-T5            |
| 表面処理  | 白アルマイト               |
| 質量    | 70g/m                |
| 付属品   | FA40 ファスナー 右記参照      |
|       | 記入上の注意 P169          |

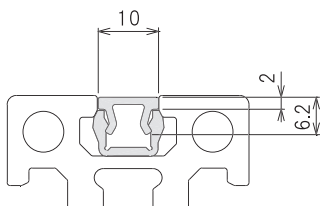

- 切断面のアルマイト処理はありません。
- 200mm未満は2個、200mm以上の場合は、200mmピッチ毎に1個追加

### 溝カバー組み付け方法

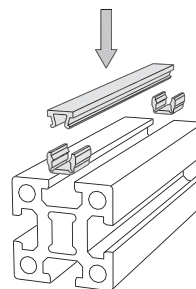

- ① 付属ファスナーをT溝に挿入する。  
(注) 歪まないように
- ② 溝カバーを押し込む。

40 series


アクセサリパーツ

## ファスナー


溝カバー・サッシガイド等の取付けに



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 型番    |                      |
| FA40- | <input type="text"/> |
| 価格    | ¥15                  |
|       | 100個入り ¥1,150        |
| 仕様    |                      |
| 材質    | ナイロン                 |
| 質量    | 0.5g                 |
| 色     | ナチュラル                |

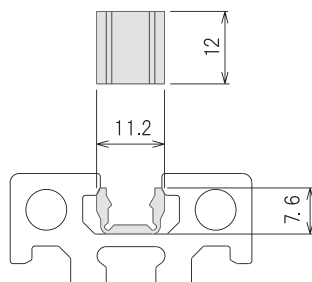


### ■ファスナー単体使用例

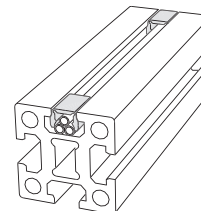


T溝内にはわせた、配線やエアホースの押さえとして利用できます。

## 樹脂溝カバー40

ハサミで切れる手軽な溝カバー

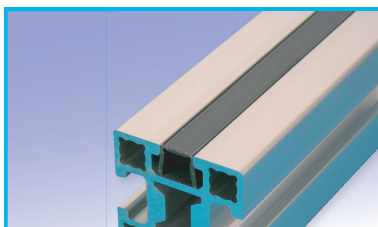

|                      |   |
|----------------------|---|
| 型番                   | 色   |
| SC40-                | <input type="text"/>  |
|                      | <input type="checkbox"/> ダークグレー <input type="checkbox"/> シルバー |
| 価格                   | ¥260/本  |
| 仕様                   |   |
| 材質                   | PP  |
| 質量                   | 27.1g   |
| 色                    | ダークグレー/シルバー   |
| 写真はSC40-G(ダークグレー)です。 |   |

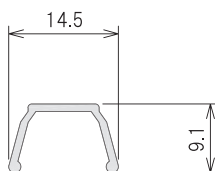

### ■色見本

- 3mの定尺販売のみとなります。
- ハサミで簡単に切断できます。
- 任意寸法に切断して、お使い下さい。
- 数が少ない場合は運送中の曲がり等、破損をさける為2分割させていただく場合があります。