

パッドアイ40




型番

PD

価格 PD5-H ¥400 PD5-B ¥450
PD6-H ¥500 PD6-B ¥550

仕様
材質 SUS304
参考使用荷重 PD5 147N(15kgf)
PD6 196N(20kgf)
質量 PD5-H 15g
PD6-H 27g

付属品
PD5-B
NF40-M4 Fナット40 ×2
M4×10小頭皿ネジ SUS ×2
PD6-B
NF40-M5 Fナット40 ×2
M5×10小頭皿ネジ SUS ×2

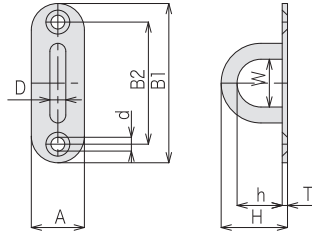

	D	A	B1	B2	H	h	W	T	d
PD5	5	15	45	35	20	13	15	2	4.2
PD6	6	20	60	46	25	17	19	2	5.2

オープンパッドアイ40




型番

OPD

価格 OPD5-H ¥400 OPD5-B ¥450
OPD6-H ¥500 OPD6-B ¥550

仕様
材質 SUS304
参考使用荷重 OPD5 98N(10kgf)
OPD6 147N(15kgf)
質量 OPD5-H 14g
OPD6-H 25g

付属品
OPD5-B
NF40-M4 Fナット40 ×2
M4×10小頭皿ネジ SUS ×2
OPD6-B
NF40-M5 Fナット40 ×2
M5×10小頭皿ネジ SUS ×2

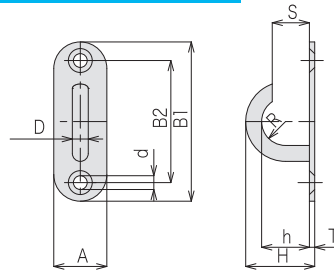

	D	A	B1	B2	H	h	S	T	d	R
OPD5	5	15	45	35	20	13	10	2	4.2	7.5
OPD6	6	20	60	46	25	18	14	2	5.2	9

リングキャッチ




型番

SH

価格 SH5 ¥580 SH6 ¥650

仕様
材質 SUS304
参考使用荷重 SH5 784N(80kgf)
SH6 1470N(150kgf)
質量 SH5 21g
SH6 33g

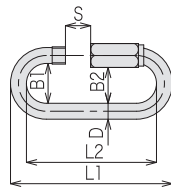

	D	L1	L2	B1	B2	S
SH5	5	52	42	13	11.5	8.5
SH6	6	61	49	15	13.5	9.5