


プラフット

フレームのT溝に取り付けて使用します

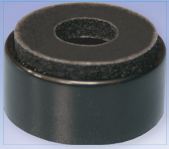

型番

AJPF-

TM 単品 **TM40** ボルト・ナットキット

価格 AJPF-TM ¥30

価格 AJPF-TM40 ¥60

仕様

材質 本体:ABS

フェルト:羊毛

質量 2.6g

適合ネジ M4


許容荷重 30kgf

付属品 (AJPF-TM40)

NF40-M4 Fナット40 ×1

NS40A サポートクリップ40 ×1

M4×12 CSボルトSUS ×1

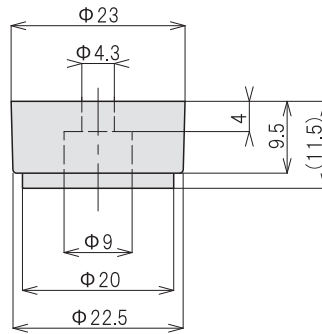


40 series

足回りパーツ

ゴム足(非移行性仕様)

フレームのT溝に取り付けて使用します

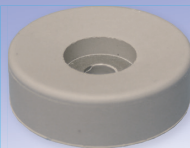

型番

AJRF-

CK 単品 **CK40** ボルト・ナットキット

価格 AJRF-CK ¥30

価格 AJRF-CK40 ¥60

仕様

材質 本体:SBR

座金:SPCC

表面処理 亜鉛メッキ(座金)

質量 3.7g

適合ネジ M4ナベ小ネジ

推奨締付トルク 1.5kgf・cm

許容荷重 15.3kgf

硬度 60±5度


移行汚染度 3級

付属品 (AJRF-CK40)

NF40-M4 Fナット40 ×1

NS40A サポートクリップ40 ×1

M4×12 ナベ小ネジSUS ×1

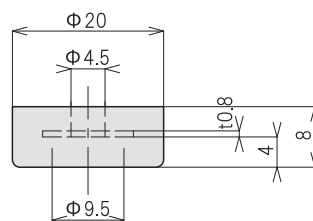

■ゴム足の接する相手の材質や環境により、結果が異なる場合がありますので、実用状態での確認をお願いします。

■許容荷重は、全高の10%圧縮させた時の荷重を記載しておりますが、座金等と併用する場合、ねじ頭が接地する可能性がありますので、実装でご確認下さい。また、推奨締付トルクは、製品の変形を考慮して設定しましたが、使用上緩みが生じる可能性がある場合は、ネジロック等の緩み止めをご使用下さい。