

## 壁面用アジャスター



型番

AD   -

12	M12	F	SWRCH, SPCC
16	M16	S	SUS304

価格

AD12-F	¥300	AD12-S	¥910
AD16-F	¥460	AD16-S	¥1,490

仕様

材質	
AD12-F, AD16-F	ボルト SWRCH 受皿 SPCC
AD12-S, AD16-S	ボルト SUS304 受皿 SUS304

表面処理



AD12-F, AD16-F	三価クロメート
AD12-S, AD16-S	パジペート

質量

AD12-F, AD12-S	130 g
AD16-F, AD16-S	245 g
許容荷重	500kgf

付属品

ロックナット	×1
--------	----

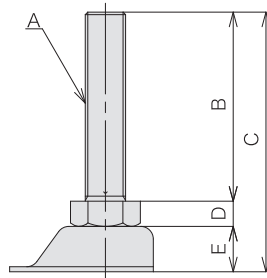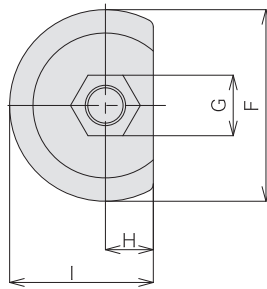

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AD12-FS	M12x1.75	75	97	8	14	55	19	17	45
AD16-FS	M16x2.0	75	103	10	18	75	24	19	57

40 series

足回りパーツ

## コーナー用アジャスター



型番

AC   -

12	M12	F	SWRCH, SPCC
16	M16	S	SUS304

価格

AC12-F	¥300	AC12-S	¥910
AC16-F	¥460	AC16-S	¥1,490

仕様

材質	
AC12-F, AC16-F	ボルト SWRCH 受皿 SPCC
AC12-S, AC16-S	ボルト SUS304 受皿 SUS304

表面処理



AC12-F, AC16-F	三価クロメート
AC12-S, AC16-S	パジペート

質量

AC12-F, AC12-S	125 g
AC16-F, AC16-S	235 g
許容荷重	500kgf

付属品

ロックナット	×1
--------	----

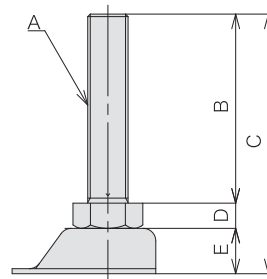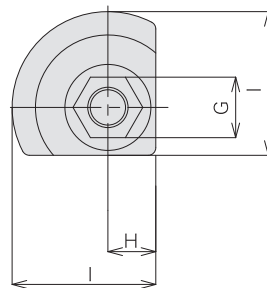

型式	A	B	C	D	E	G	H	I
AC12-FS	M12x1.75	75	97	8	14	19	17	45
AC16-FS	M16x2.0	75	103	10	18	24	19	57