


1105

Oリング ボス オス 90° エルボ
O-Ring boss (adj) male 90° elbow

External pipe/JIS O-Ring boss (adj)

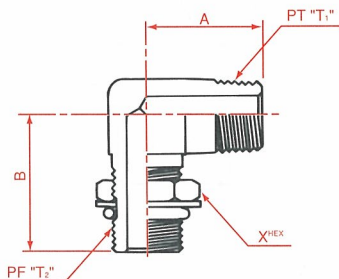


呼称サイズ	T ₁	T ₂	A	B
04	1/4	1/4	27	32
06	3/8	3/8	32	37
08	1/2	1/2	37	43
12	3/4	3/4	32	49
16	1"	1"	46	52

1125

Oリング ボス メス 90° エルボ
O-Ring boss (adj) female 90° elbow


Internal pipe/JIS O-Ring boss (adj)

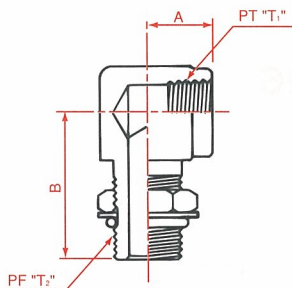

呼称サイズ	T ₁	T ₂	A	B
04	1/4	1/4	13	42
06	3/8	3/8	16	42
08	1/2	1/2	17	42
12	3/4	3/4	22	50
16	1	1	25	50

1126


Oリング ボス盲プラグ
O-Ring boss plug
(JIS Oリング シール用)

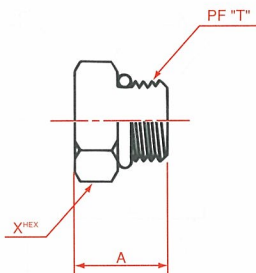

呼称サイズ	T	A	X
04	1/4	20	19
06	3/8	21	22
08	1/2	27	27
12	3/4	30	36
16	1	32	41

2401

JIS Oリング
JIS O-Ring (JIS B2401 IB)

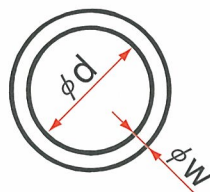

呼称サイズ	d	W	適用ネジ
P8	7.8	1.9	PF 1/8
P11	10.8	2.4	PF 1/4
P14	13.8	2.4	PF 3/8
P18	17.8	2.4	PF 1/2
P24	23.7	3.5	PF 3/4
P29	28.7	3.5	PF 1
P38	37.7	3.5	PF 1 1/4
P44	43.7	3.5	PF 1 1/2