



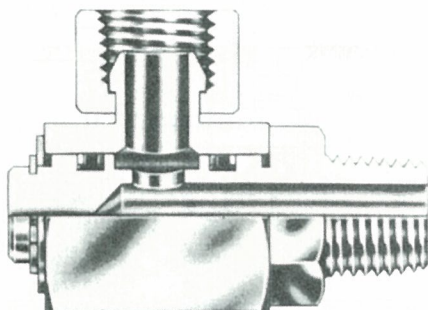

- 接続位置が任意の方向にとれるので配管が簡単、作業時間が短縮されます。
- ホースのよじれを除去し、屈曲を助ける。ホースの長さが節約でき、耐用年数を延長されます。
- コンパクトな設計と小型にして軽量廉価です。
- 配管とホース口金具の規格に合せて、豊富な種類を用意しています。
- 加圧状態でも小トルクで容易に360°回転できます。
- 圧力損失が少なくなるように設計しています。

E103 スィベル エルボ


Male PF30° flare / male PT pipe

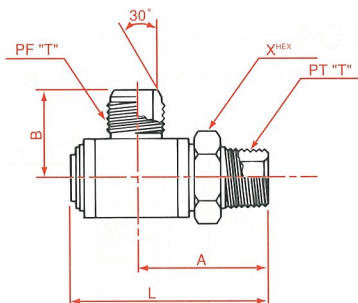

サイズ	T	L	A	B	X	使用圧力 (MPa/kgf/cm ²)
04	1/4	54	36	22.5	19	20.5(210)
06	3/8	62	42	27	22	20.5(210)
08	1/2	73	50	32.5	27	20.5(210)
12	3/4	88	59	40	36	20.5(210)
16	1	97	65	44.5	41	20.5(210)

E203 スィベル エルボ

Male PF30° cone / male PT pipe

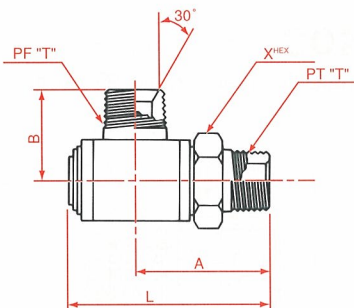

サイズ	T	L	A	B	X	使用圧力 (MPa/kgf/cm ²)
04	1/4	54	36	22.5	19	20.5(210)
06	3/8	62	42	27	22	20.5(210)
08	1/2	73	50	32.5	27	20.5(210)
12	3/4	88	59	40	36	20.5(210)
16	1	97	65	44.5	41	20.5(210)