


15T/S20T スーパーG1チャック

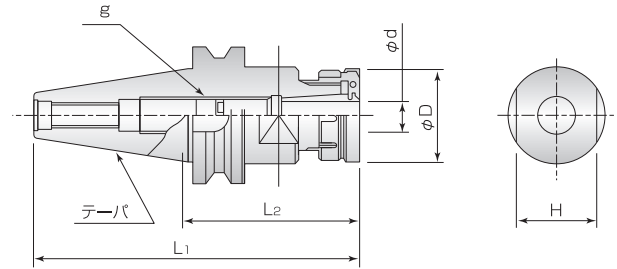

単位：mm

型番	コレット ツカミ能力 d	ナット 外径 D	全長 L ₁	基準径からの 長さ L ₂	長さ調整ネジ		テーバ	スパナ 掛け巾 H	質量 (g)	使用する コレット	使用する スパナ
					g	最大					
15T-SGC 6-34	1.0~6.0	20	61	34	M8×0.75	28	15T 7/24	17	100	SG 6	FS20
-SGC 6-45			72	45		40			120		
15T-SGC 8-37	1.0~8.0	26	64	37	—	—	15T 7/24	21	130	SG 8	FS26
-SGC 8-48			75	48	35	170					
-SGC 8-55			82	55	40	190					
15T-SGC10-40	2.0~10.0	31	67	40	—	—	15T 7/24	21	150	SG10	FS33
-SGC10-45			72	45	—	170					
-SGC10-55			82	55	—	200					
S20T-SGC 8-45	1.0~8.0	26	70	45	M10×1.5	—	S20T 7/24	21	180	SG 8	FS26
-SGC 8-60			85	60		43			230		
-SGC 8-75			100	75		58			280		
S20T-SGC10-45	2.0~10.0	31	70	45	M12×1.5	—	S20T 7/24	21	190	SG10	FS33
-SGC10-60			85	60		40			230		
-SGC10-75			100	75		55			270		
S20T-SGC12-45	3.0~12.5	36	70	45	M14×1.5	—	S20T 7/24	24	210	SG12	FS36
-SGC12-60			85	60		43			270		
-SGC12-75			100	75		58			320		
S20T-SGC16-60	3.0~16.0	42	85	60	—	—	S20T 7/24	30	300	SG16	FS42
-SGC16-75			100	75		—			400		

- ◆A.T.C.用ボトルグリップテーバシャンク形状はJBS規格に依り製作しております。
- ◆ブルスタッド、コレット、スパナは別途ご注文下さい。

スーパーG1チャック