

テーパ型



テーパ先切型



楕円型



逆テーパ型

 
軸用

OVAL TYPE

〈楕円型〉

電着
ダイヤモンド

φ2.34mm
全長45mm




#140 2D-DE5

サイズ Size(mm)	5×7×2.34
品番 NO.	2D-DE5
入数 Pack	1本
Price ¥(1本単価)	1,800
MAX min ⁻¹	80,000

電着
ダイヤモンド

 φ3mm
全長45mm




#140 D-30QB D-60QB

サイズ Size(mm)	3×5×3	6×10×3
品番 NO.	D-30QB	D-60QB
Price ¥(1本単価)	980	1,300
品番 NO.	CB-30QB	CB-60QB
Price ¥(1本単価)	1,450	1,850
入数 Pack	1本	
MAX min ⁻¹	80,000	60,000

電着
ダイヤモンド

φ6mm
全長60mm

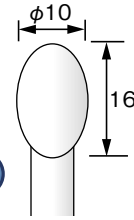

#140 D-100QB

 
サイズ Size(mm)	10×16×6
品番 NO.	D-100QB
Price ¥(1本単価)	4,800
品番 NO.	CB-100QB
Price ¥(1本単価)	6,800
入数 Pack	1本
MAX min ⁻¹	40,000

INVERSELY TAPERED TYPE

〈逆テーパ型〉

電着
ダイヤモンド

φ2.34mm
全長45mm






#140 2DKA-20H 2DKA-25H 2DKA-70H

サイズ Size(mm)	2×5×2.34	2.5×7×2.34	7×12×2.34
品番 NO.	2DKA-20H	2DKA-25H	2DKA-70H
入数 Pack	1本		
Price ¥(1本単価)	980	1,200	1,600
MAX min ⁻¹	80,000		

電着
ダイヤモンド

 φ3mm
全長45mm

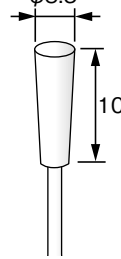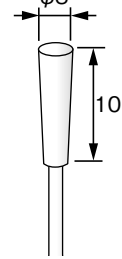

#140 DKA-24H DKA-30H DKA-35H

サイズ Size(mm)	2.4×8×3	3×10×3	3.5×10×3
品番 NO.	DKA-24H	DKA-30H	DKA-35H
Price ¥(1本単価)	980		
品番 NO.	CBKA-24H	CBKA-30H	CBKA-35H
Price ¥(1本単価)	1,350		
入数 Pack	1本		
MAX min ⁻¹	80,000		



DIAMOND PLATED POINTS. N KIT

電着ダイヤモンドバーNキット

電着
ダイヤモンド

φ3mm



マイクログラインダーとセットですぐに使えます

キット内容

マイクログラインダー (AG3-2) + ダイヤモンドバーAキット (DB-ASET)
ダイヤモンドバーNキット明細

円筒型		砲弾型		球型	
品番	外径	品番	外径	品番	外径
D-10AH	1mm	D-15CH	1.5mm	D-10BH	1mm
D-15AH	1.5mm	D-20CH	2mm	D-20BH	2mm
D-20AH	2mm	D-25CH	2.5mm	D-30BH	3mm
D-25AH	2.5mm	D-30CH	3mm	D-40BH	4mm
D-30AH	3mm	D-40CH	4mm	D-50BH	5mm
D-40AH	4mm	D-50CH	5mm	トンガリ型先丸	
D-50AH	5mm	テーパ型先トンガリ		品番	外径
テーパ型先丸		品番	外径	D-30FH	3mm
品番	外径	D-20PB	2mm	D-40FH	4mm
D-20RB	2mm	D-30PB	3mm	D-50FH	5mm
D-30RB	3mm	品番 NO.		入数 Pack	Price ¥
DBAIR-N		1SET		49,900 <small>税別</small>	

マイクログラインダー (AG3-2) 仕様

回転数	60,000min ⁻¹
コレット径	φ3mm
全長	130mm
外径	φ19mm
重量	220g
使用圧力	0.44~0.59MPa
エア消費量	0.16m ³ /min
排気方式	後方排気

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ

マイクロアングル
グラインダーコレット

P419

スーパーミニアングル
グラインダーコレット

P426

ミニコングNX

P401