

RESIN DIAMOND STICK

レジンダイヤモンドスティック

- 樹脂の中にダイヤモンド砥粒を混合し、固めた再生の良い砥石です。
- アタリがソフトで再生が良い為、大変切れ味が良く使いやすくなっております。
- 金型砥石より食付きが良く、長寿命です。
- ダイヤですので超硬金属や焼入鋼等の硬い物に向きます。

レジン

ダイヤモンド



サイズ Size(mm) 厚×幅×全長	粒度 Grit 品番 NO.		入数 Pack	Price ¥ (1本単価)
	#500	#1000		
①5×5×98	CRD5513	CRD5515	1本	12,000
②5×10×98	CRD51013	CRD51015		14,000

手作業工具

砥石

シート


研磨剤

その他
手作業工具

RUBBER WHETSTONE BLOCK

ゴム砥石ブロック

- 硬い研磨グリットで満たされた特別な弾力のあるゴムからできています。
- 使用しているうちに砥粒が細くなっていく研磨布ペーパー等と異なって均一に磨けます。また曲面や平面の金属表面もきれいに早く磨くことができます。
- 水、パラフィンまたは溶剤等のような潤滑剤と共に使うことによって、色々な効果が得られます。

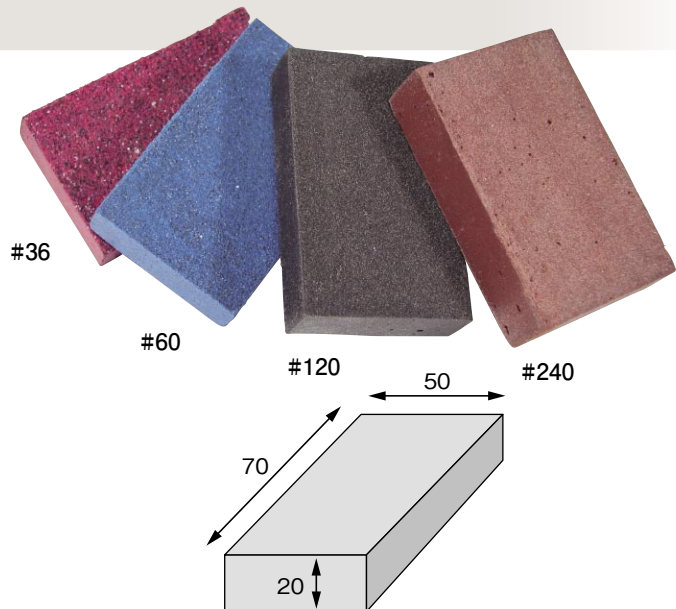

ゴムの利点


- ゴムの持つ弾力を活かした砥石で、砥石の表面が被研磨材の表面にならうように変形しながら作用することで、表面の凸凹を簡単に平滑にできる砥石です。一般の砥石と比べると表面が柔らかい為、研磨性は劣りますが、表面に傷をつけることなく滑らかな面を作ることができます。

サイズ Size(mm) 70×50×20	粒度 Grit 品番 NO.				入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
	ワイン #36	ブルー #60	グレー #120	ブラウン #240		
	GMF36	GMF60	GMF120	GMF240	1個	5,500

INDIA WHETSTONE

インディア砥石

- 刃の目立て、各種工具の仕上げ。
- 粒度：中目#320、細目#500相当。

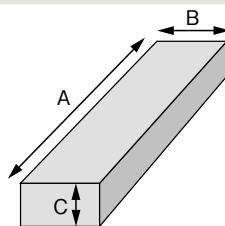

仕上げ

サイズ Size(mm) A×B×C	粒度 Grit 品番 NO.		入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
	中目	細目		
100×25×13	INS101	INS102	1個	7,000
150×50×25	INS151	INS152		28,000
200×50×25	INS201	INS202		34,000