



GRINDING CIRCLE SHEET

研磨丸シート


- 金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
- 自動車補修研磨作業に。
- 豊富な粒度の中からお選びください。

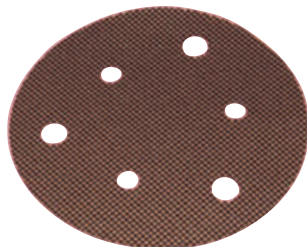


研磨用
#60~#180

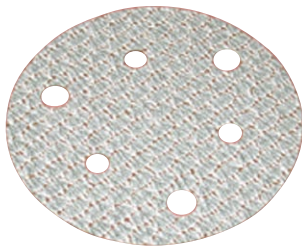

仕上げ研磨用
#240~#400

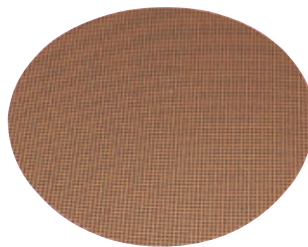

研磨用
#60~#180

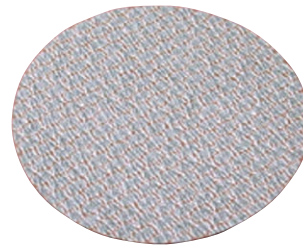

仕上げ研磨用
#240~#400

ベルト
グラインダー用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニ
ディスク用

両頭
グラインダー用

ヘアーライン
サンダー用

ダイヤモンド
ホイール

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレール

穴有り マジック式

サイズ Size(mm)	品番 NO.	砥材 Grain	粒度 Grit	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
125	DPM125A4A-M	A	#60	50枚	180
	DPM125A5A-M		#80		170
	DPM125A6A-M		#100		150
	DPM125A7A-M		#120		
	DPM125A9A-M		#180		
	DPM125A10A-M		#240		
	DPM125A11A-M		#320		
	DPM125A12A-M		#400		

穴無し マジック式

サイズ Size(mm)	品番 NO.	砥材 Grain	粒度 Grit	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
125	DPM125A4-M	A	#60	50枚	160
	DPM125A5-M		#80		144
	DPM125A6-M		#100		128
	DPM125A7-M		#120		
	DPM125A9-M		#180		
	DPM125A10-M		#240		
	DPM125A11-M		#320		
	DPM125A12-M		#400		

穴有り 両面テープ式

サイズ Size(mm)	品番 NO.	砥材 Grain	粒度 Grit	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
125	DPM125A4A-B	A	#60	50枚	120
	DPM125A5A-B		#80		110
	DPM125A6A-B		#100		100
	DPM125A7A-B		#120		
	DPM125A9A-B		#180		
	DPM125A10A-B		#240		
	DPM125A11A-B		#320		
	DPM125A12A-B		#400		

穴無し 両面テープ式

サイズ Size(mm)	品番 NO.	砥材 Grain	粒度 Grit	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
125	DPM125A4-B	A	#60	50枚	110
	DPM125A5-B		#80		100
	DPM125A6-B		#100		96
	DPM125A7-B		#120		
	DPM125A9-B		#180		
	DPM125A10-B		#240		
	DPM125A11-B		#320		
	DPM125A12-B		#400		

一回お試しください、ご満足いただけます

MAGIC DISC ECONOMY TYPE

マジックディスク エコノミータイプ

[特長]

- 金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
- 自動車補修研磨作業に。



サイズ Size(mm)	砥材 Grain	粒度 Grit 品番 NO.							入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
		#60	#80	#100	#120	#180	#240	#320		
φ125	A	D125M-60	D125M-80	D125M-100	D125M-120	D125M-180	D125M-240	D125M-320	5枚	80