


# Wアクションサンダー-50



- ギアレス仕様の新型エアーグラインダーです。
- ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転。
- 軽いので、疲れにくいです。
- 回転と揺動のWアクションタイプ。

## 標準付属品

交換用スパナ	1本
レギュレーター	1個
カプラ(Rc1/4)	1個
スポンジパット	1個
ジルコニア丸シートφ50 Z60	2枚
アルミナ丸シートφ50 A120	2枚
ユニオン丸シートφ50 #240	1枚

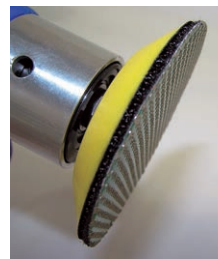

ダイヤモンド丸シート装着時

## 商品仕様

回転数	パットネジサイズ	全長	外径	重量	使用圧力	騒音	エアー消費量	排気方向
21,000min <sup>-1</sup>	5/16-24UNF	160mm	39mm	450g	0.44~0.58MPa	85dBA	0.325m <sup>3</sup> /min	後方

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1台単価)
AGWA-3B	1台	¥28,900

**即納品**

は即納品です。

## Wアクションサンダー-50用アイテム

### 交換用スポンジパット



- 標準付属品のパットです。
- マジック式

サイズ Size	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (単価)
φ50	AGWA-P	1個	¥2,300



### 丸ペーパー



- コストパフォーマンスに優れた研磨用ディスクです。
- 傷ぼかしに。

詳しくは **P.061**

### ジルコニア丸シート



- ジルコニア砥材の丸シートです。
- 非常に長寿命で高砥削力です。
- 比較的大きなキズに。

詳しくは **P.061**

### アルミナ丸シート



- アラウンド砥材の丸シートです。
- 非常に長寿命で高研磨です。
- 小さなキズぼかしに。

詳しくは **P.061**

### ユニオン丸シート



- 砥粒入りユニオン不織布繊維の丸シートです。
- 弾力性に富み、目つまりや粉塵が少ない。
- 塗装前や鏡面の前加工に。

詳しくは **P.061**

### フェルト丸シート



- フェルトの丸シートです。
- 鏡面作業に。
- 研磨剤を塗布してご使用ください。

詳しくは **P.062**

ディスク  
グラインダー用

研磨用ディスク

GPサンダー&  
ストレートホイール

ペッタン&  
マジックパット

カップブラシ

ダイヤモンド&  
ディスク

軸用

超硬

ダイヤモンド

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ

手作業工具

砥石

シート

研磨剤

その他  
手作業工具

その他機械用

ベルト  
グラインダー用

オービタル  
サンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭  
グラインダー用

ヘアライン  
サンダー用

ダイヤモンド  
ホイール

その他  
電動機械

その他  
エアーツール

マンドレール