



HDUJ型  
HDUK型

# 超重量用高硬度ウレタンキャスト

国内規格キャストで最高許容荷重!!



車輪外径150φ・・・**1500kg**  
車輪外径200φ・・・**2000kg**

- 旋回部もスラストベアリングとテーパローラーベアリングの採用により高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。
- 高硬度ウレタン車輪（硬度95°）によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
- オプションの90°旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャストです。
- 美しいデザインと堅固な溶接構造により長期間の使用に耐える商品です。

## 超重量用高硬度ウレタンキャスト自在車 (HDUJ型)



HDUJ200

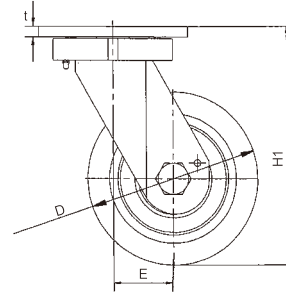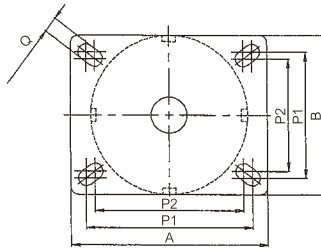

(単位: mm)



品名	車輪外径 D	許容荷重 kg	車輪取付高さ H1	タイヤ巾	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1xP1 P2xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏心 E	自重 kg
HDUJ150	150	1500	225	65	175x140	148x111 133x100	12	14.2	62	9.5
HDUJ200	200	2000	275	65	175x140	148x111 133x100	12	14.2	70	11.5

※走行速度は4km/h以下にて走行してください。

## 超重量用高硬度ウレタンキャスト固定車 (HDUK型)



HDUK200

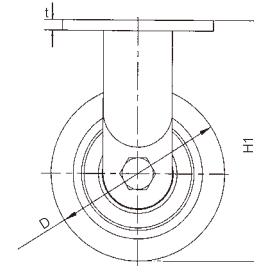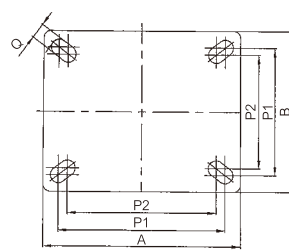

(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 kg	車輪取付高さ H1	タイヤ巾	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1xP1 P2xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	自重 kg
HDUK150	150	1500	225	65	175x140	148x111 133x100	12	14.2	6.0
HDUK200	200	2000	275	65	175x140	148x111 133x100	12	14.2	9.0

※走行速度は4km/h以下にて走行してください。


## 超重量用高硬度ウレタンキャスト自在車

### オプション (旋回ロック TL・車輪ストッパー ST)



旋回ロック TL

車輪ストッパー ST

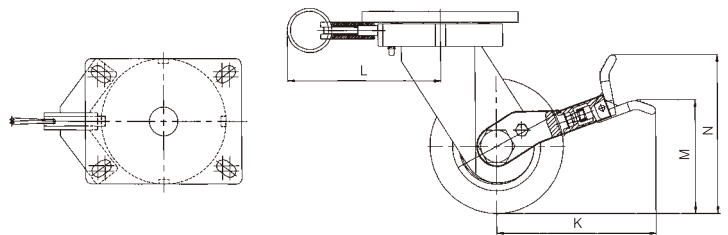

ペダル寸法

(単位: mm)

車径	ペダルロット K	ロックピン長さ L	ブレーキ高さ	
			ON時 M	OFF時 N
150	184	185	127	185
200	206	185	161	211

旋回ロック TL・車輪ストッパー STは、単体での取付も可能です。