




T50型
T50N型

低床式キャスター

低床式キャスター (T50型) (T50N型) 防塵型

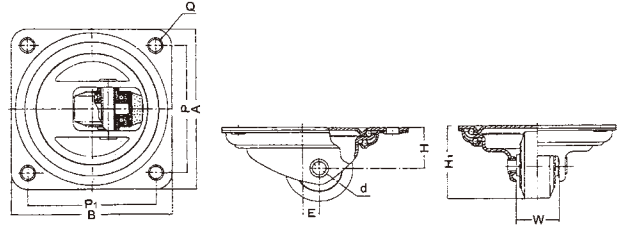


(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	金具高さ H	車輪付高さ H ₁	車輪取付巾 W	軸径 d	取付座 AxB	取付穴ピッチ PxP ₁	取付穴径 Q	偏芯 E
SUIT50	50	80	30	55	32	10	118x118	94x94	8.5	12
SUITN50	50	80	37	62	32	10	118x118	94x94	8.5	13
FAT50	50	100	30	55	32	10	118x118	94x94	8.5	12
FATN50	50	100	37	62	32	10	118x118	94x94	8.5	13
RRT50	50	100	30	55	32	10	118x118	94x94	8.5	12
RRTN50	50	100	37	62	32	10	118x118	94x94	8.5	13
FT50	50	100	30	55	32	10	118x118	94x94	8.5	12
FTN50	50	100	37	62	32	10	118x118	94x94	8.5	13

SUI…ウレタン車 FA…鉄車輪 (ベアリングなし) RR…樹脂車輪 F…鉄車輪 (ベアリング入り)

重荷重用低床式旋回キャスター

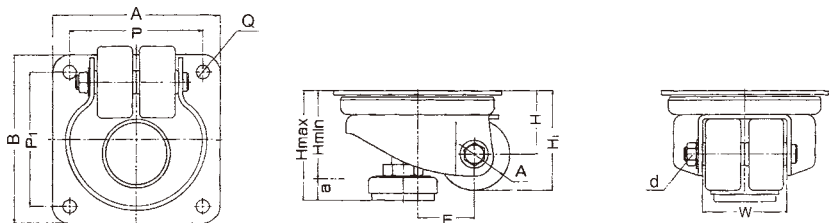

アジャスターAE付

●重荷重用低床式旋回キャスター

(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	金具高さ H	車輪付高さ H ₁	車輪取付巾 W	軸径 d	取付座 AxB	取付穴ピッチ PxP ₁	取付孔径 Q	偏芯 E	自重 (kg)
TSUITH50	50	150	45	70	60	10	118x118	94x94	8.5	40	1.33
TRRTH50	50	350	45	70	60	10	118x118	94x94	8.5	40	1.20
TFTH50	50	350	45	70	60	10	118x118	94x94	8.5	40	1.68
TSUITH65	65	250	54	87	60	12	118x118	94x94	8.5	45	1.78
TRRTH65	65	450	54	87	60	12	118x118	94x94	8.5	45	1.41
TFTH65	65	450	54	87	60	12	118x118	94x94	8.5	45	2.20

TSUI…ウレタン車輪×2個使用 TRR…樹脂車輪×2個使用 TF…鉄車輪×2個使用
※アジャスターはオプションです。50φ用はAE-16、65φ用はAE-20