

# 本体は鍛造品で強度は鋳物の5倍!


## 超重量用MCナイロンキャスター

- 旋回部もスラストベアリングとテーパローラーベアリングの採用により高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。
- 耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用には不向きです。
- オプションの90°旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
- 美しいデザインと堅固な溶接構造により長期間の使用に耐える商品です。



- 車輪径250mm(2800kg荷重)も製作可能です。

### ◎ 超重量用MCナイロンキャスター自在車 (HDMCJ型)

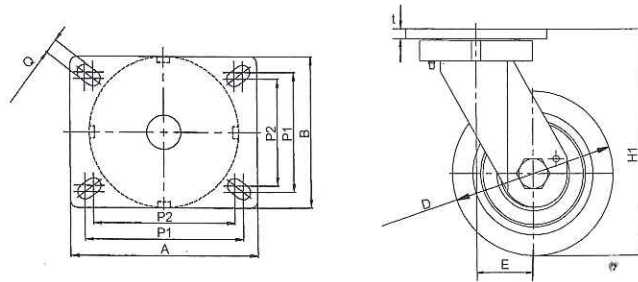


(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 kg	車輪取付高さ H1	タイヤ巾	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1xP1 P2xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	自重 kg
HDMCJ150	150	1800	225	65	175x140	148x111 133x100	12	14.2	62	9
HDMCJ200	200	2500	275	65	175x140	148x111 133x100	12	14.2	70	11

※走行速度は4km/h以下にて走行してください。

### ◎ 超重量用MCナイロンキャスター固定車 (HDMCK型)

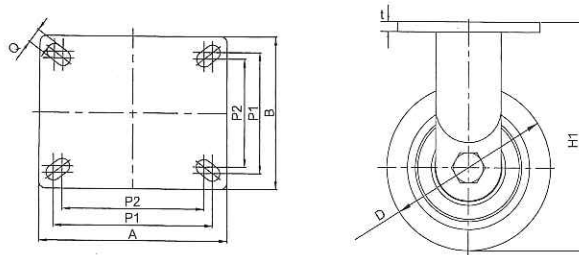


(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 kg	車輪取付高さ H1	タイヤ巾	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1xP1 P2xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	自重 kg
HDMCK150	150	1800	225	65	175x140	148x111 133x100	12	14.2	5.5
HDMCK200	200	2500	275	65	175x140	148x111 133x100	12	14.2	7.5

※走行速度は4km/h以下にて走行してください。  
※ストッパーも取付できます。

### オプション (旋回ロック TL・車輪ストッパー ST) 超重量用MCナイロンキャスター自在車

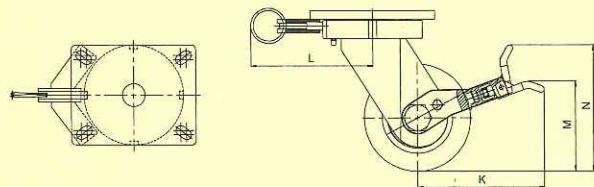

ペダル寸法

(単位: mm)

車径	ペダルロット K	ロックピン長さ L	ブレーキ高さ	
			ON時 M	OFF時 N
150	184	185	127	185
200	206	185	161	211