

# Yoshida Tools


## YG-38 シリーズ

### 強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-38シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています  
用途は鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど幅広く使用され好評を得ています  
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます

#### 特長

軽量………アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています  
コレット精度……コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータ-カットに対応しています

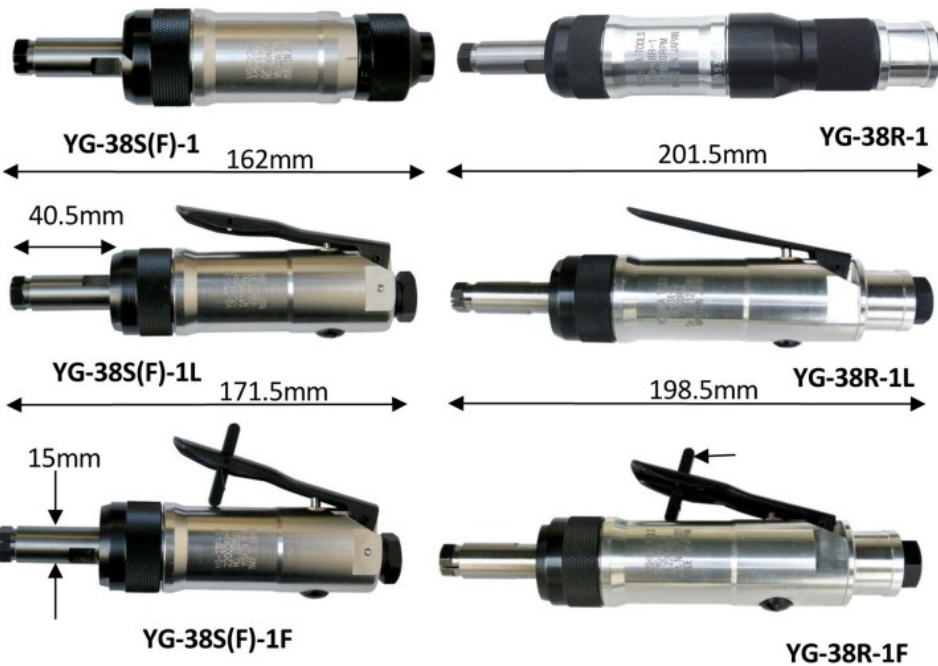

#### ロックレバー

矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと自動的にロックします。

#### 主要諸元

型式	ハンドル方式	排気方向	無負荷 回転速度	コレット寸法 mm	全長 mm	外径 (最大) mm	質量 kg	空気消費量 (最大) Nm <sup>3</sup> /min	推奨 ホース径 mm	ホース口金 ネジ寸法
			rpm							
YG-38S-1	ロール	横	22,000	6	162	37	0.5	0.47	9.5	RC1/4
YG-38F-1	ロール	前	22,000	6	162	37	0.5	0.47	9.5	RC1/4
YG-38S-1S	ロック式ロール	横	22,000	6	167	38	0.51	0.47	9.5	RC1/4
YG-38F-1S	ロック式ロール	前	22,000	6	167	38	0.51	0.47	9.5	RC1/4
YG-38S-1L	レバー	横	22,000	6	171.5	37	0.52	0.47	9.5	RC1/4
YG-38F-1L	レバー	前	22,000	6	171.5	37	0.52	0.47	9.5	RC1/4
YG-38S-1F	ロックレバー	横	22,000	6	171.5	37	0.52	0.47	9.5	RC1/4
YG-38F-1F	ロックレバー	前	22,000	6	171.5	37	0.52	0.47	9.5	RC1/4
YG-38R-1	ロール	後	22,000	6	201.5	37	0.69	0.47	9.5	RC1/4
YG-38R-1L	レバー	後	22,000	6	198.5	37	0.57	0.47	9.5	RC1/4
YG-38R-1F	ロックレバー	後	22,000	6	198.5	37	0.57	0.47	9.5	RC1/4

標準付属品・・・カブラプラグNL-22PM, 13Hex スパナ(2)、後方排気: IH008 給気ホース1.5m, EH030 排気ホース0.5m

コレットは3mmと6.35mm(1/4")も用意しています

株式会社 吉田工作所

〒581-0812  
大阪府八尾市山賀町3-36-3

TEL (072)996-5673

FAX (072)997-9416

E-mail: info@yoshida-mfg.co.jp



※品質向上のため、予告なく改造することがありますので、あらかじめご承知願います。

**YOSHIDA MFG.CO.,LTD.**

2017.1