


### JTP30



定格電圧	600V
定格電流	30A (40A) 注
適合電線	5.5mm <sup>2</sup>
線付トルク範囲	1.2 ~ 1.8N・m
単体梱包数	2~6極: 200 (10 × 20)
	8~16極: 100 (10 × 10)

注: 定格電流の適合電線による電流値は174ページを参照下さい。

形式	極数	A	B
JTP30-2	2	50	42
JTP30-3	3	62	54
JTP30-4	4	74	66
JTP30-6	6	98	89
JTP30-8	8	121	113
JTP30-10	10	144	136
JTP30-12	12	168	159
JTP30-16	16	215	206

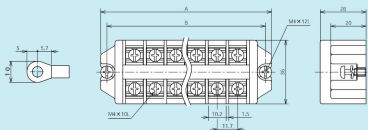

# JTP SERIES

## アクセサリ

### 短絡板

形式	外観	寸法図	適用機種	端子ピッチ(mm)	極数
JTP20-( )S			JTP20	10.7	2,3
KT15-( )S			JTP25	10.8	2,3,4,6,10
KT15-( )SC (コーティング付)			JTP25	10.8	2,6,10