

サイレンス

サイレンスキャスター (産業用)



自在車




プレート式




サイレンス



WFJF-200-G

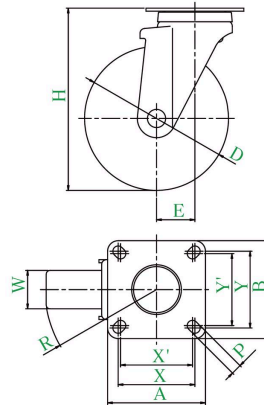

取付方法

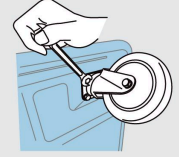

主な使用例



手押し台車

■金具=三価ユニクロ仕上
☆Patent No.3442034

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 daN(kgf)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	自重 (g)	図面	
												2D	3D
100	SJF-100NR	ゴム (ナイロンホイール,B入)	100(102.0)	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	82		○	○
	SJF-100NR-G	グレーゴム (ナイロンホイール,B入)										○	○
130	NRJ ₂ F-130	ゴム (ナイロンホイール,B入)	160(163.2)	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	40	105		○	○
150	NRJ ₂ F-150	ゴム (ナイロンホイール,B入)	180(183.6)	40	190	102×102	80×80 (75×75)	11	40	115		○	○
	NRJ ₂ F-150-G	グレーゴム (ナイロンホイール,B入)										○	○
200	WFJF-200	ゴム (鋼板ホイール,B入)	200(204.0)	43	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156		○	○
	WFJF-200-G	グレーゴム (鋼板ホイール,B入)										○	○

車輪材質

詳しい仕様はP254をご覧ください。



グレーゴム
(W-G)



グレーゴム
(ナイロンホイール,B入)
(NR-G)



ゴム
(ナイロンホイール,B入)
(NR)



ゴム
(鋼板ホイール,B入)
(WF)